 



品番：EA823MG-12

品名：12mm バイメタルホールソー(六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/21 06:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0945ページ                      |      |   |

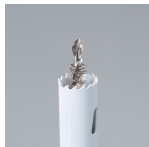

#### 仕様

|        |                             |       |  |
|--------|-----------------------------|-------|--|
| メーカー   | ミヤナガ                        | 型番    | BINSJD12   |
| 用途     | 角スタッドなどの貫通作業に               | サイズ   | 12mm   |
| ふところ深さ | 40mm                        | 六角軸   | 6.35mm   |
| 適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル | 適正周速度 | ・普通鋼: 25~35(m/min)<br>・鋳鉄: 20~30(m/min)<br>・ステンレス鋼: 10~20(m/min) |

#### 【適合材】

- ・鋼板(3.2mmまで)
- ・角スタッド
- ・ステンレス(0.6mmまで)※

刃厚1mmでスムーズな切れ味。

段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

刃先径12~16mmには、スプリングは付属しません。

刃先径12~16mmは、壁貫通出来ません。

※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

※必ず適正周速度で穿孔してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.