


品番：EA823MG-37

品名：37mm バイメタルホールソー(六角軸)

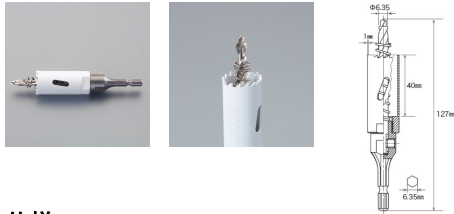

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 07:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0945ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | BINSJD37 |
| 用途 | 角スタッドなどの貫通作業に | サイズ | 37mm |
| ふところ深さ | 40mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 適合電動工具 | 充電インパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル | 適正周速度 | ・普通鋼: 25~35(m/min) ・鋳鉄: 20~30(m/min) ・ステンレス鋼: 10~20(m/min) |

【適合材】

- ・鋼板(3.2mmまで)
- ・角スタッド
- ・ステンレス(0.6mmまで)※

刃厚1mmでスムーズな切れ味。

段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。

※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。

※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

※必ず適正周速度で穿孔してください。

代替品



品番 EA823LX-237

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.