

品番 : EA824BG-16


品名 : No.6x40-5/8"x18 ヲツ° 下穴用ドリル(HSS/7本組)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



HSS(HAイス)
 ほとんど無塵無油(High speed steel)の鋼材であり、ハイスドリルと同等の性能を発揮する。製造は特別に、高純度の粉末冶金法を用いたHSS(HAイス)を原料とし、製造は粉末冶金法による焼結成形で、高い純度の仕上がりとなっている。
 ●喰い付精度が良く、センタリング加工不要です。
 ●先端にクロス&ポイントシンニングを施してあるので、非常に鋭く引抜の効率が上がります。

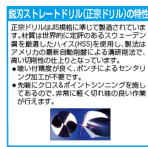

品名	規格	材質	入数	重量
NO.6x40-5/8"x18 ヲツ° 下穴用ドリル	ISO 530	HSS(HAイス)	7本	290g



仕様

先端径(mm)	2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5	サイズ	NO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18
材質	HSS(HAイス)	入数	7本
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	先端角	118°
総重量	290g		
(エクストラ正宗)			
クロス&ポイントシンニング付			
喰い付精度が良く、センタリング加工不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.