


品番：EA824BH-5

品名：5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)

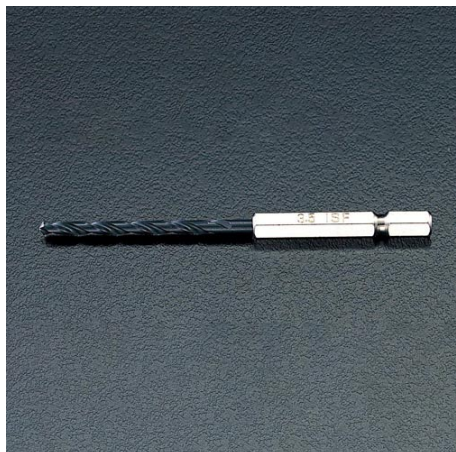

販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS(HAイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを総称してハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が高く、熱処理を施すことで、鋼よりさらに高硬度・高熱処理安定性を有する。鋼よりさらに高硬度・高熱処理安定性を有する。鋼よりさらに高硬度・高熱処理安定性を有する。

用途材料	適合材料	適合材料	適合材料	適合材料
鋼	ステンレス	アルミ	銅	樹脂



品名	規格	単位	在庫
EA824BH-5	5.0x117mm	本	3

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	5.0mm	全長	117mm
溝長	62mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(HAイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.