


品番：EA824BJ-9

品名：2.5-8.5mm/9本組 ドリル(ねじ下穴用・HSS)





販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/10 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0877ページ		

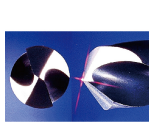

ねじストリートドリル(正宗ドリル)の特性
 正宗ドリルは、高純度の鋼材に準じて製造されています。材質は高純度の鋼材に準じて製造されたHSS(HSS)を使用し、製造はアメリカの最先端技術による最新鋭の製造設備で、高い精度の仕上がりとなっています。
 ●鋭い切削力と、センタリング加工不要です。
 ●先端のクロス&ポイントシンニング加工により、非常に鋭く引抜の効率が上がります。

径	全長	溝長	先端径	刃径
2.5	61	35	2.5	2.5
3.3	61	35	3.3	3.3
4.2	61	35	4.2	4.2
5.0	61	35	5.0	5.0
6.8	61	35	6.8	6.8
8.5	121	87	8.5	8.5

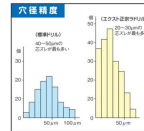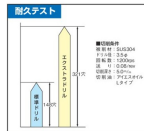

径	全長	溝長	先端径	刃径
2.5	61	35	2.5	2.5
3.3	61	35	3.3	3.3
4.2	61	35	4.2	4.2
5.0	61	35	5.0	5.0
6.8	61	35	6.8	6.8
8.5	121	87	8.5	8.5

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
サイズ	2.5、3.3(3本)、4.2(2本)、5.0、6.8、8.5mm	入数	9本
全長	61~121mm	溝長	35~87mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロス&ポイントシンニング付

喰い付精度が良く、センタリング加工不要

スチールケース入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.