


品番：EA824BL-58

品名：2.5-4.2mm 8本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 07:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0890ページ | | |

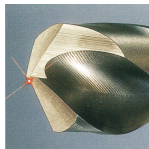

| 対応材料 | 適用材料 | 適用材料 | 適用材料 |
|------|-------|------|--------|
| 鋼 | ステンレス | 鋳鉄 | アルミニウム |
| ○ | ○ | ○ | ○ |



| 規格 | 長さ | 径 | 溝長 | 先端角 | ねじれ角 |
|-----|-----|-----|----|------|------|
| 2.5 | 86 | 2.5 | 35 | 120° | 強 |
| 2.8 | 86 | 2.8 | 35 | 120° | 強 |
| 3.0 | 86 | 3.0 | 35 | 120° | 強 |
| 3.2 | 86 | 3.2 | 35 | 120° | 強 |
| 3.5 | 86 | 3.5 | 35 | 120° | 強 |
| 3.8 | 86 | 3.8 | 35 | 120° | 強 |
| 4.0 | 86 | 4.0 | 35 | 120° | 強 |
| 4.2 | 108 | 4.2 | 54 | 120° | 強 |

仕様

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------|--|
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | 六角軸コバルト正宗 |
| サイズ | 2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2 mm | 入数 | 8本 |
| 全長 | 86~108mm | 溝長 | 35~54mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 先端角 | 120° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | HSCOM42(コバルトハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 回転用 | | | |
| クロスシンニング | | | |
| 充電式インパクトドライバーで使用可能です。 | | | |
| 抜群の切れ味で性能・操作性UP | | | |
| 充電ドリルにワンタッチで着脱可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

