


品番：EA824BM-5

品名：5.0x 92mm スレトドリル(真円・高耐久/HSS)

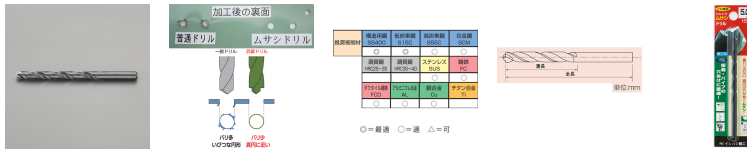

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 925円(税抜) / 1,018円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 925円(税抜) / 1,018円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/21 04:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0881ページ                      |      |   |



### 仕様

|       |  |      |            |
|-------|--|------|------------|
| メーカー  | イシハシ精工   | 商品名  | ウルトラ武蔵     |
| 刃先径   | 5.0mm  | 全長   | 92mm       |
| 溝長    | 62mm   | 先端角  | 118°(2段)   |
| 先端形状  | X型   | ねじれ角 | 標準         |
| 材質    | HSS(ハイス)   | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 入数   | 1本         |

#### クロスシンニング

先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。

センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。

薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があげられます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.