



品番：EA824DC

品名：1.5-5.0mm ドリル(6本組・六角軸/HSS-Coat)

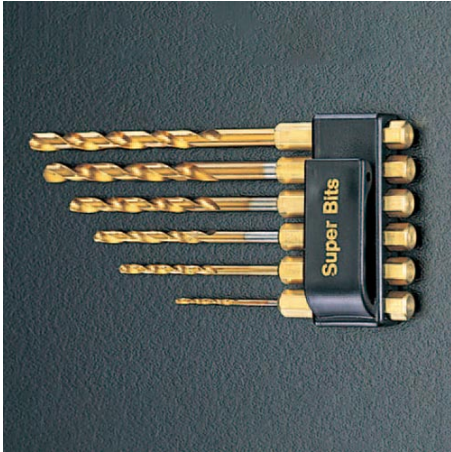


販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			

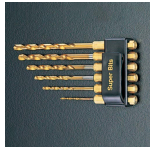

鉄工、金庫などの  
穴あけに!

**HSSコート(Hアイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは鋼質での硬さや熱硬化特性を兼ねるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を少量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、通常に油冷めされて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に強い。

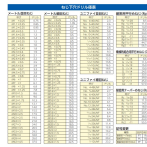

### 仕様

<セット内容>	6本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入)	材質	HSS(ハイス)、チタンコート
六角シャンク	6.35mm(1/4")	用途	一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用

チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。

ねじれ、空回り防止加工を施しています。

充電式インパクトドライバーで使用可能です。

### 代替品

	<b>品番</b> EA824BN-10 <b>コメント</b> 仕様をご確認ください
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.