


品番：EA824DF-3.4

品名：3.4x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

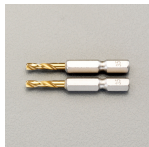

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 885円(税抜) / 974円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 885円(税抜) / 974円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 19:56現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0891ページ                      |      |    |



#### 仕様

|        |   |    |                |       |
|--------|---|----|----------------|-------|
| 六角シャンク | 6.35mm  |    | 刃径             | 3.4mm |
| 溝長     | 16mm  |    | 全長             | 51mm  |
| 取付部寸法  | 13mm  | 材質 | HSS(チタンコーティング) |       |
| 適用機種   | ・ボール盤<br>・電動ドリル<br>・充電式インパクトドライバー<br>・充電式ドリルドライバー |    | 入数             | 2本    |

鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。  
充電工具のバッテリー消費を軽減。

長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。  
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

