


品番 : EA824DS-3.4

品名 : 3.4mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	615円(税抜)／677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜)／677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/17 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		

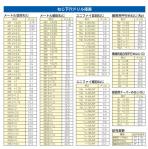

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-3.4
刃先径	3.4mm	溝長	22mm
全長	84mm	六角シャンク	6.35mm
重量	22g	材質	HSS(ハイス鋼)

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

バリを抑えて真円に近い穴あけが可能

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

代替品



品番 EA824PJ-3.4
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.