 



品番：EA824DW-3.0

品名：3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		

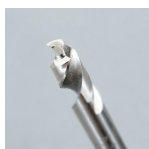

用途	材質	刃先形状	溝長	全長
一般用途	HSS	両刃	11mm	46mm
ステンレス	HSS	両刃	11mm	46mm
アルミ	HSS	両刃	11mm	46mm
銅	HSS	両刃	11mm	46mm
鉄	HSS	両刃	11mm	46mm



用途	材質	刃先形状	溝長	全長
一般用途	HSS	両刃	11mm	46mm
ステンレス	HSS	両刃	11mm	46mm
アルミ	HSS	両刃	11mm	46mm
銅	HSS	両刃	11mm	46mm
鉄	HSS	両刃	11mm	46mm

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	武蔵ツインカッター
刃先径	3.0mm	全長	46mm
溝長	11mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

裏バリのないきれいな穴あけが可能

代替品

	<p>品番 EA824FJ-0.3</p> <p>コメント 変更点:入数、片刃</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.