 



品番：EA824DW-3.2

品名：3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		

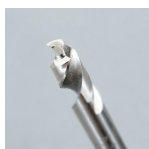

用途	刃先形状	溝形状	刃先径
一般用途	標準	標準	標準
穴あけ	標準	標準	標準
削り出し	標準	標準	標準
ドリル交換	標準	標準	標準



用途	刃先形状	溝形状	刃先径
一般用途	標準	標準	標準
穴あけ	標準	標準	標準
削り出し	標準	標準	標準
ドリル交換	標準	標準	標準

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	武蔵ツインカッター
刃先径	3.2mm	全長	49mm
溝長	12mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金


クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

裏バリのないきれいな穴あけが可能

### 代替品

	<p>品番 EA824DV-3.2</p> <p>コメント</p>
--	-----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.