 



品番：EA824DW-4.8

品名：4.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		

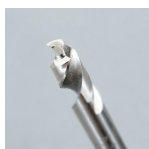

用途	刃先形状	溝形状	刃先径	溝深
一般用途	○	○	○	○
ステンレス	○	○	○	○
アルミ	○	○	○	○
銅	○	○	○	○
鉄	○	○	○	○



品名	刃先径	溝深	全長
EA824DW-4.8	4.8mm	16mm	62mm

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	武蔵ツインカッター
刃先径	4.8mm	全長	62mm
溝長	16mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

裏バリのないきれいな穴あけが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.