
 


品番：EA824HA-8.2L

品名：8.2x150mm ドリルビット(スポット溶接用/TiNコート)

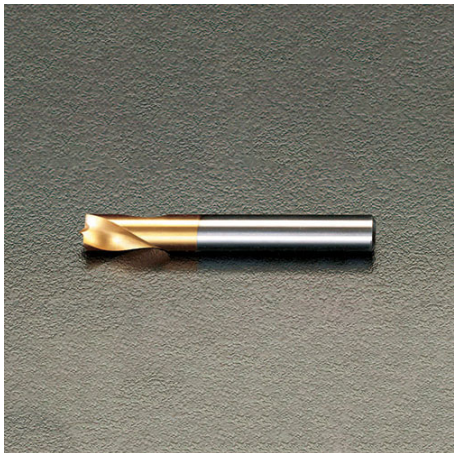

販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形先端のハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に鋼、タンダスラン、高合金鋼、ステンレス鋼などの金属材料を多量に切削し、熱入り等の熱影響を低減した。従って、切削に有利な状態で使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、耐用性に優れている。

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	TiNコーティング スポットカッター
サイズ	8.2mm	全長	150mm
材質	HSS(ハイス)		
チタンコーティング			
スポット溶接取り外し用			
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を發揮します。			
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。			
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。			
【注意事項】			
・不適切な条件で使用しないでください。			
・被削材は資怒り固定し、加工してください。			
・切刃や切り屑には触れないようにしてください。			
・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.