


品番：EA824HG-8

品名：8mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

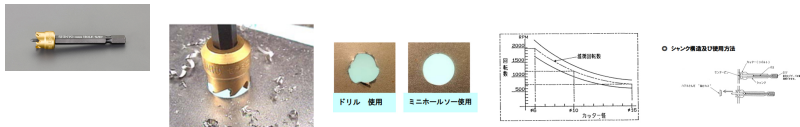

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/06/15 21:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0945ページ                       |      |   |



### 仕様

|        |                              |     |                   |
|--------|------------------------------|-----|-------------------|
| 用途     | 鉄工・電気・自動車・建築・ホビー・その他各種穴あけ作業に | サイズ | 8mm               |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm)                | 材質  | Co-HSSセラミックコーティング |

ドリルに勝る切味!

1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。

ドリルでは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能となり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP

ビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能

切削時、カッター部に抜けカスが詰まらないようシャンク部分に特殊機能を備え連続の穴あけ作業が可能

※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証出来ません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.