


品番：EA824MA-6.0

品名：6.0x105mm ドリルビット(超硬付刃)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0882ページ		

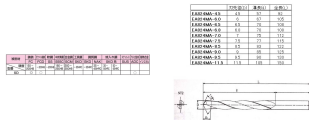

仕様

メーカー	フクダ精工	用途	鋳鉄、非鉄金属用
刃先	6.0mm	全長	105mm
溝長	67mm	材質	G2(ろう付タイプ)
リード角	右ねじれ20°	直径公差	0~0.03


シャンク径は刃先と同径

ろう付タイプで経済的です。鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

【警告】

- ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
- ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
- ・切れ刃に素手で触れないでください。
- ・研削すると粉塵が発生しますので十分な集塵・換気を行ってください。

代替品

	品番 EA824AX-6 コメント 6.0x66mm 超硬リット®ドリル
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

