


品番：EA824NA-5.1

品名：5.1x 92mm ストレートドリル(HSS)

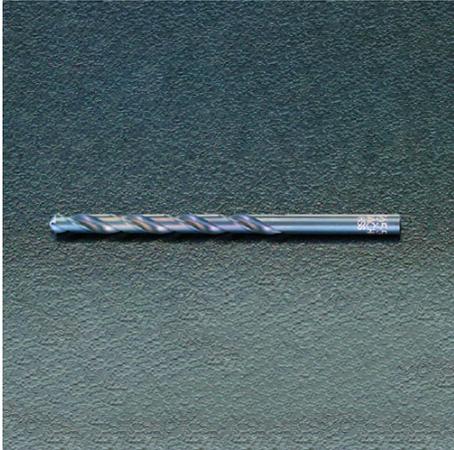

販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/06 17:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-5.1	5.1	92	62	本

品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-5.1	5.1	92	62	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量の炭素と他の合金元素を添加して、鋼よりも硬く、かつ鋼よりも耐摩耗性が高い材料です。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱による変形を抑制し、加工精度を向上させます。また、切削速度を向上させ、加工時間を短縮します。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる材料です。

品番	径	全長	溝長	単位
EA824NA-5.1	5.1	92	62	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP5.1
材質	HSS(ハイス)	刃先径	5.1mm
全長	92mm	溝長	62mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.