

品番 : EA824NW-17.0

品名 : 17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)




販売価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
カタログ価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



HSS鋼(ハイス)

HSSは高速度鋼(High-speed steel)の略称で、
あり、ハイスピード・スチールを熱めてハイス
とも呼ばれる。ハイスは、高炭素鋼の一種で、
鉄と炭素を主な元素として、タングステン、
モリブデン、バナジウムといった微量成分
を含有する。一般的に、工具鋼として、前
述の通り、よく用ひられて使用される。また、
刃物や金物など、切削加工に用ひてい
る多くの場合に用ひられている。

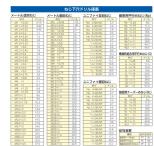

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	NOS17.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	17.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

保護リング付

軸径が一定

同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.