

品番 : EA824PA-8.6


品名 : 8.6x 82mm 超硬ドリル(TiAlN coat)



販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



アクリアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN+複層被膜被覆技術を採用しています。耐熱性、耐摩耗性、切削性を兼ね備えた高精度な被削材用ドリルのコーティングです。

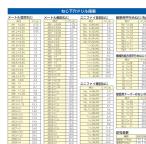

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQDEXS0860
材質	超硬合金	刃先径	8.6mm
全長	82mm	シャンク径	9mm
溝長	38mm	対応被削材	一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金 (アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角	135°		

アクリアコーティング

耐熱性、耐摩耗性に優れています。

中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

切りくず排出性にも優れる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.