


品番：EA824PB-0.7

品名：0.70x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)

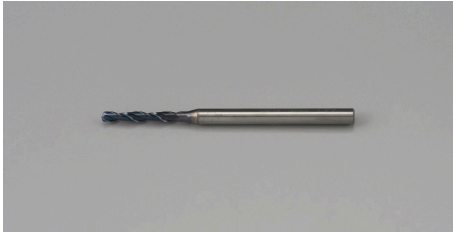

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,400円(税抜)／3,740円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,400円(税抜)／3,740円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/19 09:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                    |                                       |       |                |
|--------------------|---------------------------------------|-------|----------------|
| メーカー               | 不二越 (NACHI)                           | 型番    | AQMD0.7        |
| 材質                 | 超硬合金                                  | 用途    | ステンレス鋼に適しています。 |
| 刃先径                | 0.7mm                                 | 全長    | 38mm           |
| 溝長                 | 9mm                                   | シャンク径 | 3mm            |
| 対応被削材              | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで<br>(アルミ合金・銅合金には不向き) | 先端角   | 140°           |
| アクアコーティング          |                                       |       |                |
| 小径穴で安定した加工ができます。   |                                       |       |                |
| 生材から高硬度鋼の加工に最適です。  |                                       |       |                |
| 切味良好               |                                       |       |                |
| ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。 |                                       |       |                |