



品番 : EA824PE-2.8

品名：2.8x180mm トドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

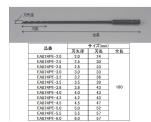

販売価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)
カタログ価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/16 06:43現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0890ページ

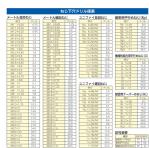

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6LSDP2.8
六角シャンク	6.35mm	全長	180mm
刃先径	2.8mm	刃長	33mm
材質	HSS(ハイス)	先端角	118°
つかみの軸長	14mm		

用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適

シンニング付で高いフレ精度

長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。

電気工事、内装、外装工事に最適

代替品

	品番 EA824PE-2.5
	コメント 刃先径:2.5mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.