 


品番：EA824PG

品名：2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル(HSS)




販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0940ページ		



六角軸シャンク

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビット・スチールを総称してハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さをやむを得ず保つために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した。従って、通常の鋼と比べて硬く、また、摩擦熱に耐える性質に富んでいる。

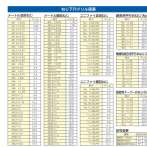

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
入数	9本	サイズ(mm)	2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm
材質	HSS(ハイス鋼)	用途	鉄工
ビットが10本収納できるケース付			
充電式インパクトドライバーに使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.