


品番 : EA824PJ-3.2

品名 : 3.2x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		

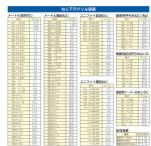

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	6SDSP3.2
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	3.2
全長(mm)	79	有効長(mm)	18
先端角(°)	175		

電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応

薄板でもバリが小さい

狙った位置へ真円に近い穴あけが可能

インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク

電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。

六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
--------	--------	----	-----------------------

代替品

	品番 EA824BR-3.2 コメント 塗化チタンコーティング仕様
--	--------------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.