



品番：EA824TA-10

品名：内径カッター(塩ビ管用)

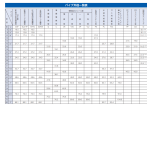

販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0977ページ		

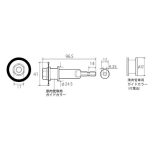

#### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	TNC-40
適応サイズ	VP管:50~100 VU管:40~200	六角シャンク	6.35mm(1/4")
最大トルク	75N・m	全長	95mm
重量	140g		

立ち上げ塩ビ管の内面切断に最適

インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。

付属のガイドカラーを交換する事で、切り込みの深さ(7mmまたは14mm)を調整ができます。

落下防止ストラップ付き

右回転専用

<注意>

- ・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
- ・充電ドリル12V以上でご使用ください。
- ・塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
- ・カッターは使用時に熱を発生しますので、素手で触らないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.