


品番 : EA824WN-25

品名 : 25mm 座ぐりドリル(1/4"六角軸)

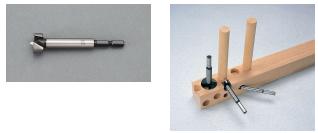

販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0996ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	刃径	25mm
溝長	15mm	全長	92mm
有効長	40mm	適正回転数	600~1300rpm
適用機種	・インパクトドライバー ・電気ドリル ・ボール盤		

木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に

加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。

特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。

※斜め切りは $\phi 20mm$ 程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。

($\phi 20mm$ 以上は使用しないでください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.