


品番：EA824WN-40

品名：40mm 座ぐりドリル(三角軸)

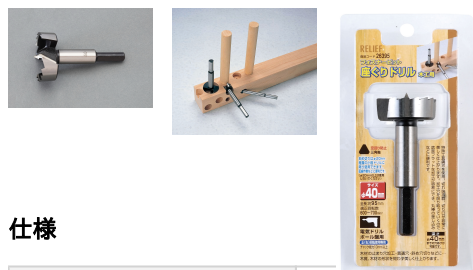

販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/03 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0959ページ		



#### 仕様

シャンク	三角軸(空回り防止)	刃先径	40mm
溝長	15mm	全長	95mm
有効径	40mm	適正回転数	600~700rpm
適用機種	・電気ドリル ・ボール盤 (右回転使用専用)		

木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に

加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。

特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。

※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。  
(φ20mm以上は使用しないでください)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.