


品番：EA825GB-2

品名：10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

入り数は品番別、1本入り



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/03/30 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		

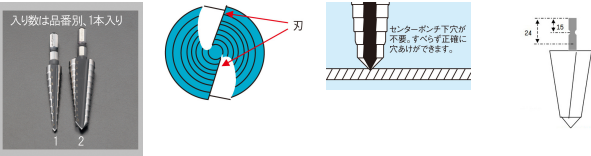

仕様

材質	HSS	用途	薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
六角シャンク	1/4"	溝数	2本
サイズ	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm		84mm
ドリル長	55mm	適合電動機	電気ドリル(回転専用で使用)
段深さ	5mm		
コードレスドライバードリルで使用できます。			
2枚刃なので速く切れ、長持ち。			
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。			
3面シャンクはチャックの中でスリップしません。			
既存穴の拡大とバリ取り			
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。			
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス			

