
 
 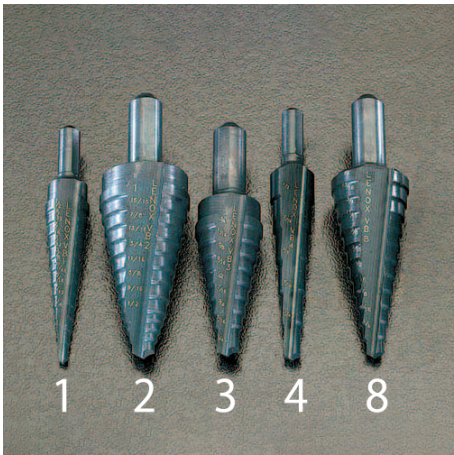


品番：EA825V-1

品名：3.0-12.5mm バリビット(6.4mm軸)



販売価格	4,890円(税抜)／5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜)／5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 03:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30881VB1
サイズ	3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9. 5・10・11・12・12.5mm	シャンク径	6.5mm(1/4")
材質	M52ハイス鋼	全長	71mm
ドリル長	53mm	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、 木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm 厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

品番	EA825GT-1
コメント	仕様ご確認下さい



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.