


品番：EA825V-12M

品名：4.0-12.0mm バリビット(6.4mm軸)

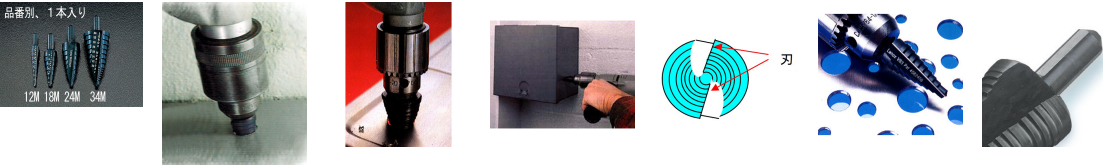

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,850円(税抜)／6,435円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,850円(税抜)／6,435円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/19 08:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|       |                                              |       |                        |
|-------|----------------------------------------------|-------|------------------------|
| メーカー  | LENOX(レノックス)                                 | 型番    | 30960MVB412            |
| 材質    | M52ハイス鋼                                      | サイズ   | 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm |
| シャンク径 | 6.5mm(1/4")                                  | 全長    | 72mm                   |
| 刃長    | 53mm                                         | 重量    | 33g                    |
| 用途    | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 | 適合電動機 | 電動ドリル(回転専用)            |

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

|      |                   |
|------|-------------------|
| 品番   | EA825SB-1         |
| コメント | メ-カ-違い、仕様をご確認ください |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.