
 
 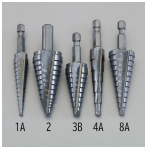
 


品番：EA825V-2

品名：14.0-25.0mm バリビット(9.5mm軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,370円(税抜)／9,207円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 8,370円(税抜)／9,207円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/09/19 04:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0979ページ                      |      |   |



仕様

|       |                                 |       |                                              |
|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| メーカー  | LENOX(レノックス)                    | 型番    | 30882VB2                                     |
| サイズ   | 14・16・17.5・19・20.5・22・23.5・25mm | シャンク径 | 9.5mm(3/8")                                  |
| 材質    | M52ハイス鋼                         | 全長    | 71mm                                         |
| ドリル長  | 53mm                            | 用途    | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 |
| 適合電動機 | 電動ドリル(回転専用)                     |       |                                              |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。                   |
| 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 |
| 既存穴の拡大とバリ取に                                              |
| 溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。                                     |
| 金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス                  |

代替品

|      |                   |
|------|-------------------|
| 品番   | EA825SB-3         |
| コメント | メーカー違い、仕様をご確認ください |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.