 



品番：EA825V-24M

品名：14.0-24.0mm バリビット(9.5mm軸)



販売価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
カタログ価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0979ページ		

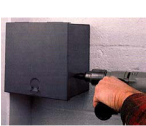

仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30961MVB1424
材質	M52ハイス鋼	サイズ	14・16・18・20・22・24mm
シャンク径	9.5mm(3/8")	全長	73mm
刃長	55mm	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

品番	EA825SB-3
コメント	メ-カ-違い、仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.