


品番：EA825V-3B

品名：6.0-19.0mm バリビット(六角軸)

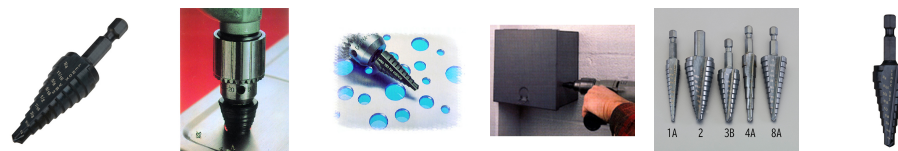

販売価格	7,330円(税抜)／8,063円(税込)		
カタログ価格	7,330円(税抜)／8,063円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30883VB3(六角軸)
サイズ(mm)	6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19	シャンク径(mm)	6.4(1/4")
材質	M52ハイス鋼	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

既存穴の拡大とバリ取に

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

	品番EA825SB-2 コメントメ-カ-違い、仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.