



品番：EA826NB-6

品名：140mm/#1000 ダイヤモンドハンドラッパー

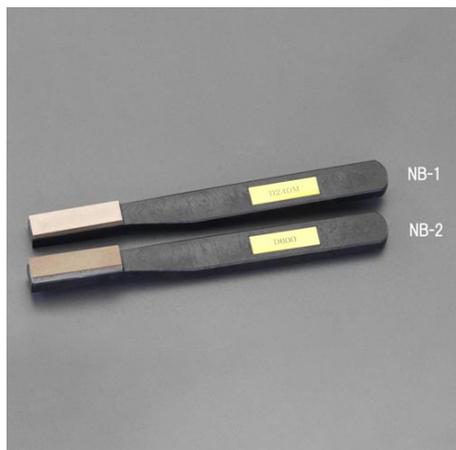

販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/12 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0582ページ		

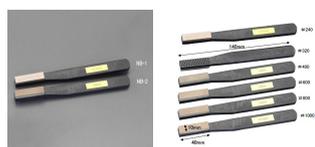

#### 仕様

粒度	#1000	砥粒	レンジボンド
サイズ	10(W)×140(L)mm	砥石部サイズ	10×40×1.0(t)mm
柄材質	樹脂		
超合金、焼き入れ鋼などの各種金属のキズ取りやバリ取りに最適			
レジボンドタイプ: 超硬合金(WC)の研磨用に使用されるフェノール樹脂系のボンドで、研磨性重点で、耐熱ボンドはポリイミド系のボンドで重切削向け			
目詰まりした際は、歯ブラシなどでよく洗浄してください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.