


品番：EA826NK-40


品名：140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・3種・3本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/27 03:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0577ページ | | |

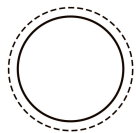

| 断面形状と用途例 | |
|----------|-------------------|
| 名称 | 用途例 |
| 平形やすり | 平面の仕上げ |
| 半丸形やすり | 曲面の仕上げ、 すみの仕上げ |
| 丸形やすり | 丸の仕上げ |
| 溝形やすり | 溝状すべり面の 仕上げなど |
| 三角形やすり | 溝状すべり面の 仕上げ |

 

仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------------|------|
| 仕様 | 3本セット(平・半丸・丸) | 粒度 | #400 |
| 全長(mm) | 140 | コーティング長(mm) | 50 |
| 形状(mm) | 平(6.3×1.5) 半丸(5.7×1.7) 丸(φ3) | 軸径 | φ3mm |
| 刃材質 | SK | | |

EA826NF-40、EA826NG-40、EA824NH-40のセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.