



品番 : EA826SE-5

品名 : 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5種組)

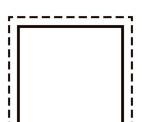

販売価格	26,300円(税抜)／28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜)／28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0579ページ		

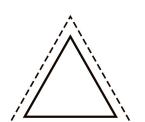

仕様

セット内容	5本セット(平・半丸・三角・角・丸)	全長(mm)	215
コーティング長(mm)	80	粒度	#150
形状(mm)	平:11×3.5 半丸:12.3×3.8 三角:9 角:5.7 丸: φ 5.7	総重量	259g

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。

B. 目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。

C. 特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。

必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。

超硬質合金・セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目づまりした場合

・ブラシにてよく洗浄してください。

・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。

※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.