
 


品番 : EA826VG-24

品名 : 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄平)

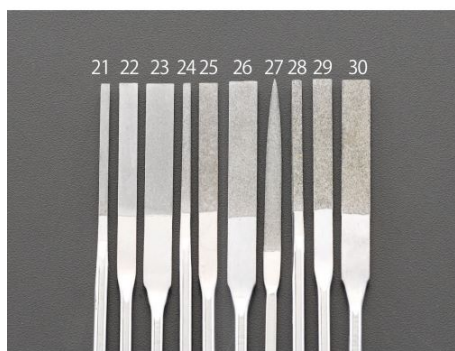

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,390円(税抜) / 7,029円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,390円(税抜) / 7,029円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 35 (2026/06/25 13:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0576ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                    |              |          |                    |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------------|
| 全長                                 | 130mm        | コーティング長  | 30mm               |
| 粒度                                 | 電着ダイヤモンド#325 | 形状(幅×厚み) | テーパ-平(2.15×0.45mm) |
| シャンク部                              | φ3mm         | ハンドル     | EA826VM-10(別売)     |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に         |              |          |                    |
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性 |              |          |                    |
| 合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に              |              |          |                    |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.