
品番: EA826VL-45

品名:57x30x0.60mm/#140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)

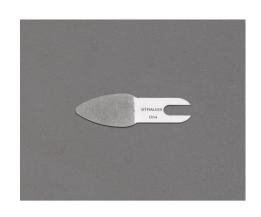

| 販売価格 | 6,120円 (税抜)/ 6,732円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 6,120円(税抜)/6,732円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/11/10 13:35現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0591ページ | | | | |





薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます

仕様

| 全長 | 57mm | コーティング長 | 30mm | | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------------|--|--|
| 厚み | 0.6mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#120/#140 | | |
| ヤスリ幅 | 20mm | 材質 | ダイヤモンド粒 | | |
| 用途 | プラスチックの型やアルミニウムなど に。 | ハンドル | EA826VL-0(別売) | | |
| 薄型フラット(砲弾型) | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.