



品番 : EA827AP-1

品名 :  $\phi$  50-100mm フリーホールソー

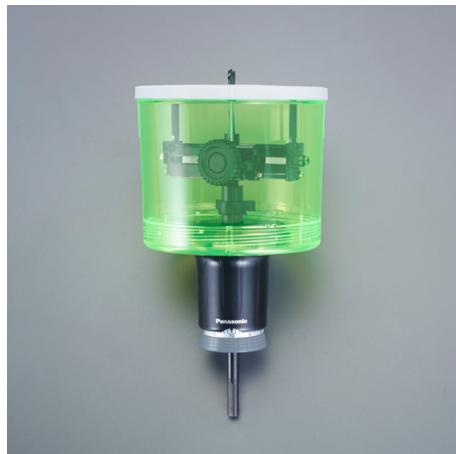

販売価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0137ページ		

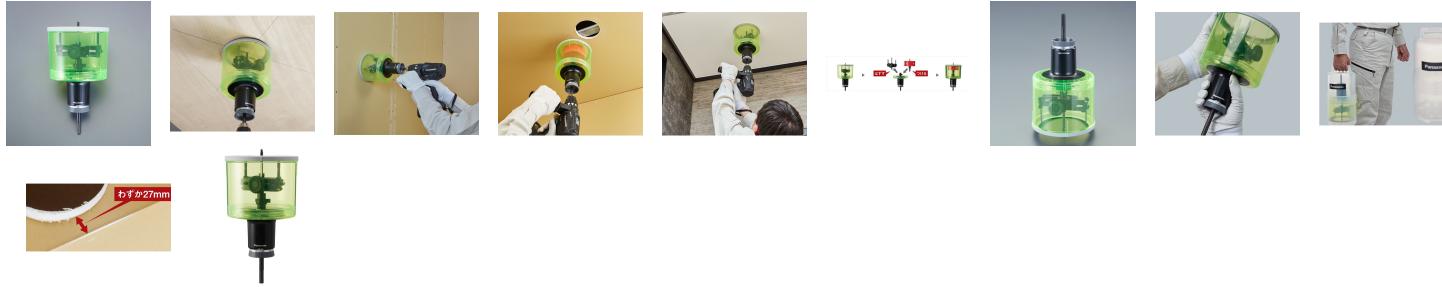

## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3582
シャンク径(mm)	$\phi$ 10	サイズ(mm)	$\phi$ 50~110
切り込み深さ	フリーホールソー装着時: 0~33mm バイメタルホールソー装着時: $\phi$ 65: 34mm, $\phi$ 75: 38mm, $\phi$ 100: 38mm	穴あけ能力	石膏ボード厚さ: 12mm コンパネ厚さ: 12mm ケイカル板厚さ: 6mm
本体サイズ	$\phi$ 153×283(H)mm	重量	1.05kg

壁や梁などのキワでも穴あけできるコンパクト設計

多様な部材、さまざまな場所に穴あけ可能。

カバーが取り外せ、メンテナンスがラク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.