


品番：EA827AR-1

品名：φ47-150mm フリーホルソー

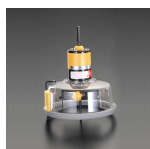

販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0137ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	FH-150
用途	ダウンライトの穴あけなど、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適	適用	石膏ボード(25mmまで) 合板(12mmまで)
切削径	47~150mm	シャンク径	φ10mm
センタードリル径	φ6.0mm	本体直径	204mm
付属品	替刃(2枚)・スパナ・掃除用ハケ・携帯袋		

お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK

寸法調整が容易にできる両刃同時調整式

丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます

ラバータイプの防塵クッション付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.