



品番：EA827AR-3

品名：φ50-250mm フリーホルソー

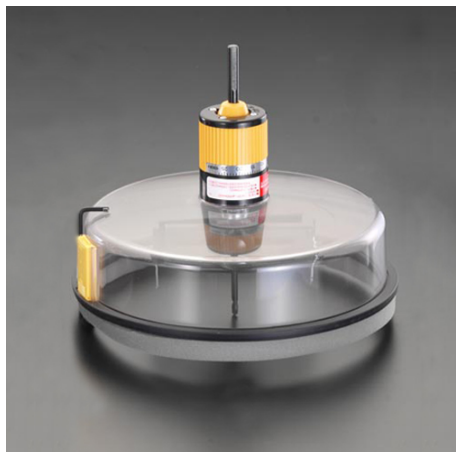

販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0137ページ		

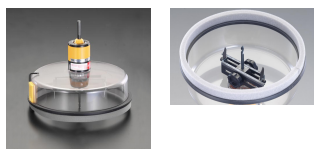

#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	FH-250
用途	ダウンライトの穴あけなど、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適	適用	石膏ボード(25mmまで) 合板・ケイカル板(12.5mmまで) ※切削径150mmを超える場合は5.5mmまで
切削径	50~250mm	シャンク径	φ10mm
センタードリル径	φ6.0mm	本体直径	308mm
付属品	替刃(1組)・携帯袋		
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK			
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます			
スポンジタイプの防塵クッション付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.