
 


品番：EA827BS

品名：φ30-120mm 自由錐(六角軸)

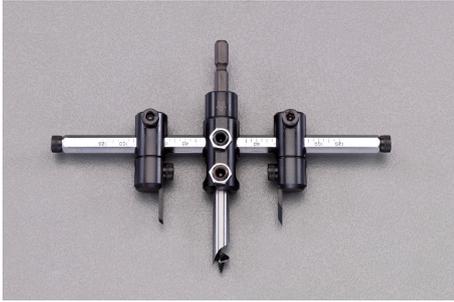

販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/22 09:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0138ページ		



仕様

用途	木材の浅い貫通穴あけに	適正回転数	3000rpm以下
材質	本体・センタードリル: 普通鋼 替刃: ハイス刃	適用機種	インパクトドライバー・充電ドリル・電気ドリル
適用材質	一般木材・石膏ボード	穴あけ範囲	穴径: 30mm~120mm
可能板厚	片側: 12mm、両側: 24mm	サイズ	160(W)×115(D)×24(t)mm
センタードリル径	8mm	六角軸対辺	6.35mm
重量	271g		

薄板専用充電ドリル自在錐です。片側12mm以内でお使いください。

120mmバー太さは8mmです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.