


品番 : EA829CB-10

品名 : M10x1.5 / 6.4x59mm ドリルタップ[®] (六角軸/HSS)

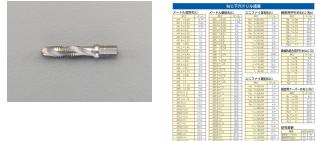

販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	CS
カタログページ	0942ページ		



下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー	Wera	型番	104645
商品名	847	材質	HSS
タップサイズ	M10×1.5	ドリルサイズ	6.4mm
全長	59mm	六角対辺	1/4" (6.35mm)
重量	17g		

電気ドリルと使用できます。

下穴とタップ作業が1回で行えます。

下穴、ネジ切り、バリ取り用

対応被削材	特殊合金鋼		
-------	-------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.