



品番 : EA829CB-10

品名 : M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ° (六角軸/HSS)

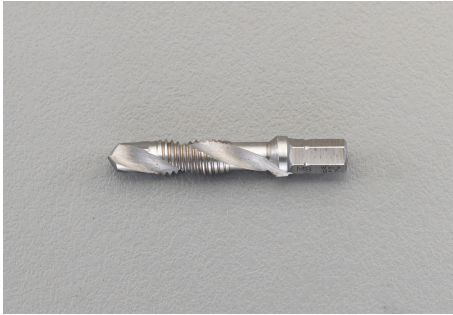

販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	CS
カタログページ	0907ページ		

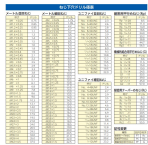

下穴とタップ作業が1回で行えます

#### 仕様

メーカー	Wera	型番	104645
商品名	847	材質	HSS
タップサイズ	M10×1.5	ドリルサイズ	6.4mm
全長	59mm	六角対辺	1/4" (6.35mm)
重量	17g		
電気ドリルと使用できます。			
下穴とタップ作業が1回で行えます。			
下穴、ネジ切り、バリ取り用			
対応被削材	特殊合金鋼		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.