


品番：EA829CB-8

品名：M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ° (六角軸/HSS)



販売価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0942ページ		

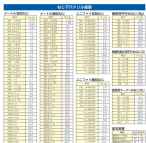

下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー	Wera	型番	104644
商品名	847	材質	HSS
タップサイズ	M8×1.25	ドリルサイズ	6.2mm
全長	51mm	六角対辺	1/4” (6.35mm)
重量	11g		
電気ドリルと使用できます。			
下穴とタップ作業が1回で行えます。			
下穴、ネジ切り、バリ取り用			
対応被削材	特殊合金鋼		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.