


品番：EA829ER-10

品名：M10x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)

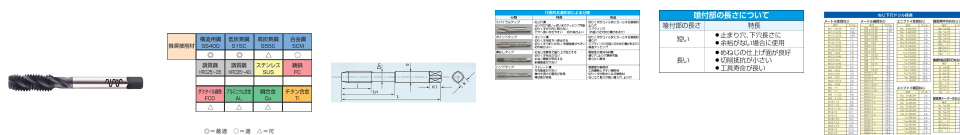

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 10:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0909ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|------------|-------|-----------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M10×1.5 |
| 精度 | H2(標準) | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 24mm | ■巾 | 5.5mm |
| ■長 | 8mm | 溝数 | 3 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| オーバーサイズ | | | |
| 切屑の排出方向が後方 | | | |
| 通り穴・止まり穴両用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.