


品番：EA829EV-412

品名：M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

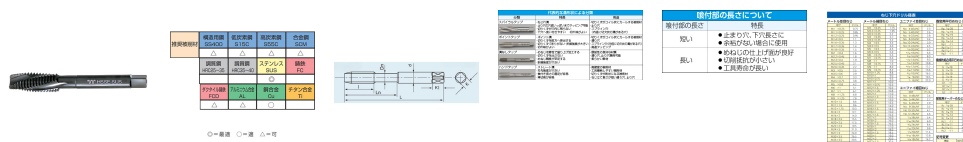

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/20 23:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0908ページ                      |      |   |



仕様

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| メーカー  | イシハシ精工          | 呼び   | M12×1.75   |
| 全長    | 82mm            | ねじ長  | 29mm       |
| ■巾    | 6.5mm           | ■長   | 9mm        |
| 溝数    | 3               | 精度   | H3         |
| 材質    | HSSE(高バナジウムハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | ステンレス、銅合金       |      |            |
| 通り穴用  |                 |      |            |
| 喰付4P  |                 |      |            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.