


品番 : EA829FB-6A

品名 : M 6x 1.0/8P 溝無タップ(薄板用/Vコ-ティング)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		

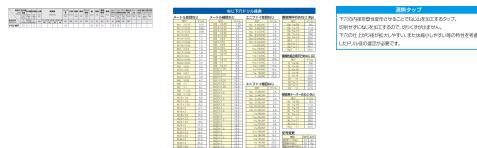

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M6×1	全長(mm)	62
噸付	8P	シャンク径	6mm
ねじ長	24mm	■巾(mm)	4.5
■長(mm)	7	引張強度	700N/㎟以下
精度	STD	推奨下穴径	5.48~5.57mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など

Vコーティング(表面処理)

ハイス溝なしタップ

軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。

ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

