


品番：EA829HJ-10D

品名：M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ダ 1カスト用)



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		

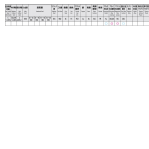

切削部の長さについて	
切削部の長さ	75
ねじ	● ねじの長さ(全長)は75mmです。
ねじ	● ねじの長さ(有効長)は41mmです。
ねじ	● ねじの長さ(有効長)は41mmです。
ねじ	● ねじの長さ(有効長)は41mmです。

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	1.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	24	首下長(mm)	41
シャンク径	7mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	25
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.