


品番：EA829HJ-2.3AA

品名：M2.3x 0.4/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 20:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ | | |

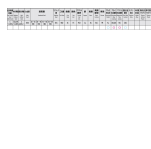

| 切削部の長さについて | |
|------------|--------------------------------|
| 切削部の長さ | 仕様 |
| 長い | ・仕様が「全長」の場合 ・切削部の長さの指定がない場合 |
| 短い | ・切削部の長さの指定がある場合 ・切削部の長さが短い |

仕様

| | | | |
|------------|--------------|---------|------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
| 呼び | M2.3×0.4 | 全長(mm) | 42 |
| 喰付 | 3P | 材質 | HSSE (高バナジウムハイス) |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH2 |
| ねじ長(mm) | 13 | 首下長(mm) | — |
| シャンク径 | 3mm | 溝数 | 3 |
| 突出しセンチ(mm) | 1 | 重量(g) | 4 |
| ■巾(mm) | 2.5 | ■長(mm) | 5 |

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.