

品番：EA829HV-153


品名：M 5x 0.8/ 5P/120mm ハンドタップ° (ロング /HSSE)



販売価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
カタログ価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



選定の長さについて	
短い	■ ねじの下り部分に ■ ねじの先端が鋭い
長い	■ ねじの先端が鈍い ■ ねじの先端が鋭い

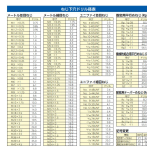

選定の長さについて	
短い	■ ねじの下り部分に ■ ねじの先端が鋭い
長い	■ ねじの先端が鈍い ■ ねじの先端が鋭い

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH2
喰付	5P	全長	120mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	22g

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

